


ワンタッチコネクタ

QB-3/8-5/16-U

部品番号: 533280

FESTO

外形六角、雄ネジ

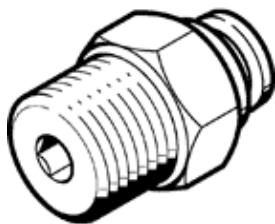

データシート

特長	値
サイズ	標準
オリフィス径	0.252 "
ねじ込みスタッドシールのタイプ	コーティング
取付方向	任意
デザイン	ストレート形
容器サイズ	10
構造	押し引きの原理
Operating pressure for entire temperature range	0.095 ... 1 MPa
温度範囲での作動圧力	0.95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	13.775 ... 145 psi
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:-:-]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
周囲温度	0 ... 60 °C
最大締付トルク	16.226 ft-lbf
質量	0.765 oz
取付方法	External hexagon 11/16 Internal hexagon 1/4
エア接続ポート 1	NPT3/8雄ねじ
エア接続ポート 2	適用チューブ外径: 5/16"
Ambient temperature Fahrenheit	32 ... 140 °F
リリースリングの色	グレー
材質	RoHS対応
Material housing	真鍮ニッケルメッキ
Material of threaded seal	PTFE
Material release ring	POM
Material of tubing seal	NBR
Material of tube retaining claw	ステンレス