


# ユニオンナット MCK-PK-3-KD

部品番号: 533672

FESTO

金属製

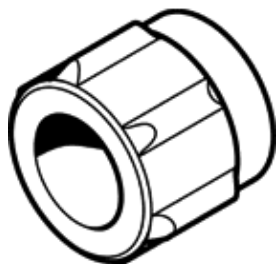

## データシート

特長	値
サイズ	雌ネジM6x0.75
Operating pressure for entire temperature range	-0.095 ... 1.2 MPa
温度範囲での作動圧力	-0.95 ... 12 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13.775 ... 174 psi
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
エア接続ポート 1	外径4mmのチューブ用 内径3mm/バブニップル用 (ナット付)
Material of union nut	Wrought aluminium alloy, nickel-plated
材質	RoHS対応