


# ワンタッチテーパーコネクタ QST-F-4

部品番号: 533865

FESTO

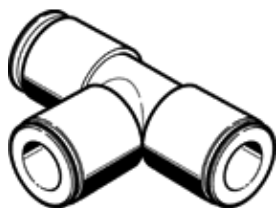

## データシート

| 特長            | 値                           |
|---------------|-----------------------------|
| サイズ           | 標準                          |
| オリフィス径        | 3 mm                        |
| 構造            | 押し引きの原理                     |
| 温度範囲での作動圧力    | -0.95 ... 16 bar            |
| 作動流体          | ISO8573-1:2010 [7:-]準拠の圧縮エア |
| 作動/パイロット流体に注意 | 給油運転可能                      |
| 耐酸性クラス: CRC   | 3                           |
| 食品の安全         | 製造者宣言準拠                     |
| 周囲温度          | 0 ... 150 °C                |
| 認証            | Germanischer Lloyd          |
| 質量            | 13.1 g                      |
| エア接続ポート 1     | 適用チューブ外径: 4mm               |
| エア接続ポート 2     | 適用チューブ外径: 4mm               |
| 材質            | RoHS対応                      |
| 材質 ハウジング      | 真鍮<br>ニッケルクロムメッキ            |
| 材質 ネジ付シール     | FPM                         |
| 材質 チューブパッキン   | FPM                         |