

レギュレータ LR-M7-D-7-MICRO-B

部品番号: 534180

 

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

接続プレート (配管ネジ)、圧力計付

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

製造中止予定品 (2023年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

FESTO

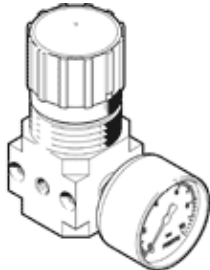

データシート

特長	値
サイズ	MICRO
シリーズ	D
ロック機構	ロック機能付調整ノブ
取付方向	任意
構造	直動ダイヤフラム式レギュレータ
制御機能	2次側排気による
圧力計	圧力計付
使用圧力	1 ... 10 bar
制御圧力範囲	0.5 ... 7 bar
最大ヒステリシス	0.3 bar
標準流量	300 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
保管温度	-10 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	90 g
取付方法	ライン設備 アクセサリ オプション
エア接続ポート 1	M7
エア接続ポート 2	M7
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing	鍛造アルミ合金
Material membrane	NBR