


# ボールバルブ VAPB-1/4-F-40-F03

部品番号: 534302

FESTO

Brass ball valve, nominal width 1 1/4", top flange F03, PN40.

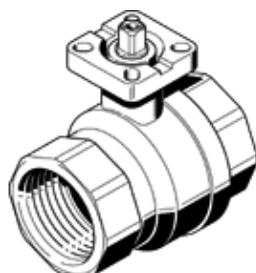

## データシート

特長	値
構造	2方向ボールバルブ
操作方法	メカ機構
シール	ソフトシール
取付方向	任意
取付方法	ライン設備
プロセスバルブ接続	Rp1/4
切換位置表示	スロット指示/フロー指示
フランジ金具の取付穴パターン	F03
DN: 呼び径	15
流れ方向	逆流れ可能
プロセスバルブの呼び圧力	40
プロセスバルブPNの通常圧力時の離脱トルク	5 Nm
Breakaway torque at a differential pressure of 1 MPa (10 bar, 145 psi)	3.5 Nm
規格	ISO 5211
流体	ISO8573-1:2010 [-:-:]準拠の圧縮エア 不活性ガス 水 中性流体
流体温度	-20 ... 150 °C
Kv値	5.9 m <sup>3</sup> /h
材質	RoHS対応
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Material housing	真鍮 ニッケルメッキ
ハウジングの材質番号	2.0402 CW617N
Material seals	HNBR PTFE
Material ball	真鍮 硬質クロムメッキ
ボールの材質番号	2.0401 CW614N
Material shaft	真鍮
シャフトの材質番号	2.0401 CW614N
質量	500 g
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低