


リミットスイッチ DAPZ-SB-M-250AC-DR-RO

部品番号: 534469

FESTO

ロータリアクチュエータのVDI/VDE 3845準拠組付面
ロータリアクチュエータDAPSシリーズ、DRD/DREシリーズの
サイズ4~225に適しています。DRD/DREシリーズのサイズ1、2
、即ち375~880はアダプタDAPZ-SBZ-...
を使用して組付けてください。

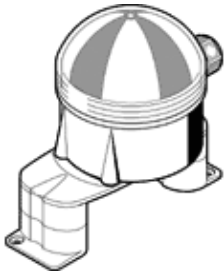

データシート

特長	値
ケーブルの最大直径	8 ... 13 mm
規格	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
デザイン	丸形
取付方向	任意
短絡保護	なし
スイッチング機能	切換スイッチ
誤極性保護	なし
測定原理	メカ/電気
切換位置表示	あり
使用電圧範囲 (AC)	0 ... 250 V
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 250 V
絶縁電圧	250 V
最大出力電流	9,000 mA
サージの強さ	4 kV
汚染度	3
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
耐酸性クラス : CRC	2
保護仕様	IP65
周囲温度	-20 ... 85 °C
配線方式	ネジ端子
ケーブルコネクタ	M20x1,5
材質	RoHS対応
材質 シール	EPDM
ハウジングカバー材質に関する注意	PC
ソケットハウジング材質に関する注意	PA
コンソール材質に関する注意	PA