


# リミットスイッチ

## DAPZ-SB-M-250AC-EXS-RO

部品番号: 534470

FESTO

ロータリアクチュエータのVDI/VDE 3845準拠組付面  
 ロータリアクチュエータDAPSシリーズ、DRD/DREシリーズの  
 サイズ4~225に適しています。DRD/DREシリーズのサイズ1、2  
 、即ち375~880はアダプタDAPZ-SBZ-...  
 を使用して組付けてください。

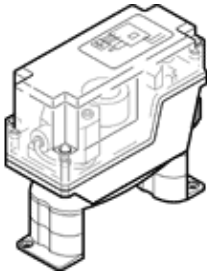

### データシート

特長	値
ケーブルの最大直径	8 ... 13 mm
規格	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
デザイン	角形
取付方向	任意
短絡保護	なし
スイッチング機能	切換スイッチ
誤極性保護	なし
測定原理	メカ/電気
切換位置表示	なし
使用電圧範囲 ( AC)	0 ... 250 V
使用電圧範囲 ( DC)	0 ... 250 V
絶縁電圧	250 V
最大出力電流	4,000 mA
サージの強さ	4 kV
汚染度	3
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ガス防爆	Ex d e IIC T6 Gb
EU外での防爆認証	EPL Gb (RU) EPL Gc (RU)
防爆発火等級	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
認証発行部	PTB 05 ATEX 1087
CEマーク	EU-Ex保護ガイドライン ( ATEX ) 準拠
耐酸性クラス : CRC	2
保護仕様	IP65
周囲温度	-20 ... 60 °C
配線方式	ネジ端子
ケーブルコネクタ	M20x1,5
材質	RoHS対応
材質 シール	EPDM
ハウジングカバー材質に関する注意	PA
ソケットハウジング材質に関する注意	PA
コンソール材質に関する注意	PA