


リミットスイッチ DAPZ-SB-I-30DC-DR-RO

部品番号: 534471

FESTO

ロータリアクチュエータのVDI/VDE 3845準拠組付面
ロータリアクチュエータDAPSシリーズ、DRD/DREシリーズの
サイズ4~225に適しています。DRD/DREシリーズのサイズ1、2
、即ち375~880はアダプタDAPZ-SBZ-...
を使用して組付けてください。

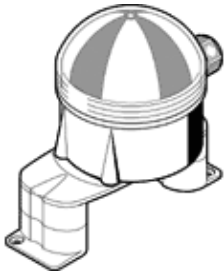

データシート

特長	値
ケーブルの最大直径	8 ... 13 mm
規格	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
デザイン	丸形
取付方向	任意
短絡保護	パルス
スイッチング機能	ノーマルオープン接点
誤極性保護	全ての電気配線に適用
測定原理	誘導形
切換位置表示	あり
使用電圧範囲 (DC)	10 ... 30 V
絶縁電圧	50 V
最大出力電流	200 mA
出カスイッチ	PNP
サージの強さ	0.8 kV
汚染度	3
耐酸性クラス : CRC	2
保護仕様	IP65
周囲温度	-25 ... 70 °C
配線方式	ネジ端子 プラグイン
ケーブルコネクタ	M20x1,5
材質	RoHS対応
材質 シール	EPDM
ハウジングカバー材質に関する注意	PC
ソケットハウジング材質に関する注意	PA
コンソール材質に関する注意	PA