


リミットスイッチ DAPZ-SB-I-25DC-R-RO

部品番号: 534472

FESTO

ロータリアクチュエータのVDI/VDE 3845準拠組付面
ロータリアクチュエータDAPSシリーズ、DRD/DREシリーズの
サイズ4~225に適しています。DRD/DREシリーズのサイズ1、2
、即ち375~880はアダプタDAPZ-SBZ-...
を使用して組付けてください。

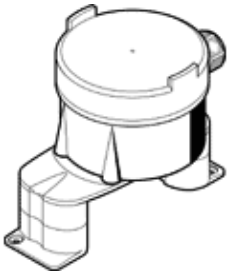

データシート

特長	値
ケーブルの最大直径	8 ... 13 mm
規格	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
デザイン	丸形
取付方向	任意
短絡保護	あり
スイッチング機能	ノーマルクローズ接点
誤極性保護	全ての電気配線に適用
測定原理	誘導形
切換位置表示	なし
絶縁電圧	25 V
作動電圧 DC	8 V
出カスイッチ	NAMUR
サージの強さ	0.5 kV
汚染度	3
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ガス防爆	EEx ia IIC T6
防爆発火等級	-25°C ≤ Ta ≤ +70°C
認証発行部	TÜV 99 ATEX 1479 X
CEマーク	EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠
耐酸性クラス : CRC	2
保護仕様	IP65
周囲温度	-25 ... 70 °C
切換電流降下	≤ 1 mA
切換電流	≥ 3 mA
配線方式	ネジ端子 プラグイン
ケーブルコネクタ	M20x1,5
材質	RoHS対応
材質 シール	EPDM
ハウジングカバー材質に関する注意	PA
ソケットハウジング材質に関する注意	PA
コンソール材質に関する注意	PA