


リミットスイッチ DAPZ-SB-I-30DC-DSAM-RO

部品番号: 534473

FESTO

ロータリアクチュエータのVDI/VDE 3845準拠組付面
ロータリアクチュエータDAPSシリーズ、DRD/DREシリーズの
サイズ4~225に適しています。DRD/DREシリーズのサイズ1、2
、即ち375~880はアダプタDAPZ-SBZ-...
を使用して組付けてください。

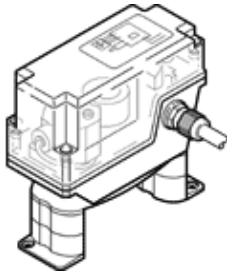

データシート

特長	値
規格	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
デザイン	角形
取付方向	任意
短絡保護	あり
フィールドバスインタフェース	Asi : フラットケーブルプラグ
スイッチング機能	ノーマルクローズ接点
誤極性保護	全ての電気配線に適用
測定原理	誘導形
切換位置表示	なし
絶縁電圧	50 V
作動電圧 DC	30 V
サージの強さ	0.8 kV
汚染度	3
耐酸性クラス : CRC	2
保護仕様	IP65
周囲温度	-25 ... 85 °C
フィールドバスインタフェースに関する注記	AS-Interface
材質	RoHS対応
材質 シール	EPDM
ハウジングカバー材質に関する注意	PC
ソケットハウジング材質に関する注意	PA
コンソール材質に関する注意	PA