


limit switch box DAPZ-SB-M-250AC-DR-AR

部品番号: 534474

FESTO

ロータリアクチュエータのVDI/VDE 3845準拠組付面

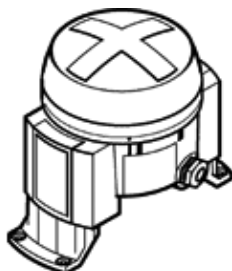

データシート

特長	値
ケーブルの最大直径	7 ... 13 mm
規格	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
デザイン	丸形
取付方向	任意
短絡保護	なし
スイッチング機能	切換スイッチ
誤極性保護	なし
測定原理	メカ/電気
切換位置表示	あり
使用電圧範囲 (AC)	4 ... 250 V
使用電圧範囲 (DC)	4 ... 250 V
作動電圧の自己消費電流	1 mA ... 5 A
絶縁電圧	250 V
最大出力電流	5,000 mA
最低負荷電流	4V DC時1mA
サージの強さ	2.5 kV
汚染度	3
CEマーク	EU低電圧ガイドライン準拠
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for electrical equipment
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保護仕様	IP67
周囲温度	-20 ... 70 °C
配線方式	ネジ端子
ケーブルコネクタ	M20x1,5
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing cover	PC
Material housing socket	ABS+PC
Material console	ABS+PC