


limit switch box DAPZ-SB-I-30DC-DR-AR

部品番号: 534475

FESTO

ロータリアクチュエータのVDI/VDE 3845準拠組付面

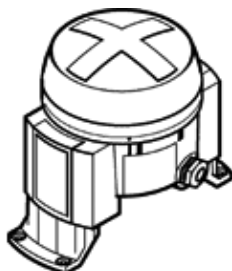

データシート

特長	値
ケーブルの最大直径	7 ... 13 mm
規格	EN 60947-5-2 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
デザイン	丸形
取付方向	任意
短絡保護	パルス
スイッチング機能	ノーマルオープン接点
誤極性保護	全ての電気配線に適用
測定原理	誘導形
切換位置表示	あり
使用電圧範囲 (DC)	10 ... 30 V
作動電圧の自己消費電流	0 ... 100 mA
絶縁電圧	50 V
最大出力電流	100 mA
出力スイッチ	PNP
サージの強さ	0.5 kV
汚染度	3
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保護仕様	IP67
周囲温度	-20 ... 70 °C
配線方式	ネジ端子
ケーブルコネクタ	M20x1,5
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing cover	PC
Material housing socket	ABS+PC
Material console	ABS+PC