


リミットスイッチ DAPZ-SB-I-25DC-EXDR-AR

部品番号: 534476
廃番予定品

FESTO

ロータリアクチュエータのVDI/VDE 3845準拠組付面
製造中止予定品 (2021年まで) です。代替品についてはホーム
ページでご確認ください。

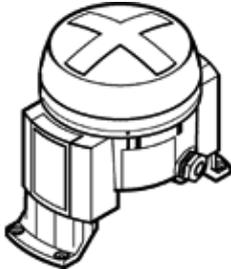

データシート

特長	値
ケーブルの最大直径	7 ... 13 mm
規格	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
デザイン	丸形
取付方向	任意
短絡保護	なし
スイッチング機能	ノーマルクローズ接点
誤極性保護	なし
測定原理	誘導形
切換位置表示	あり
絶縁電圧	25 V
最大入力容量	34 mW
最大入力電圧	16 V
最大入力電流	25 mA
作動電圧 DC	8 V
出力スイッチ	NAMUR
サージの強さ	0.5 kV
汚染度	3
ATEXカテゴリ ガス	II 2G X
EU外での防爆認証	EPL Gb (RU) EPL Gc (RU)
CEマーク	EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
保護仕様	IP67
周囲温度	-20 ... 70 °C
時間あたりのエラー率[1/h]	1.07E-07
PFD (Probability of Failure on Demand)	4.69E-04
切換電流降下	<= 1 mA
切換電流	>= 3 mA
配線方式	ネジ端子
ケーブルコネクタ	M20x1,5
材質	RoHS対応
Material seals	NBR
Material housing cover	PC
Material housing socket	ABS+PC
Material console	ABS+PC