


プラグ

FBS-RJ45-8-GS

部品番号: 534494

FESTO

ファンクションモジュールCPX-FEC用

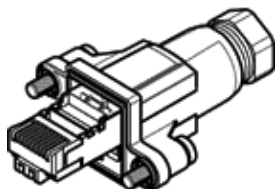

データシート

特長	値
幅	33 mm
高さ	41 mm
長さ	20 mm
質量	15 g
Ethernetケーブル	タイプ : CAT.5 芯線径 : 0.89 ~ 0.99mm AWG 24-26の細いワイヤ
直接接触、間接触防止	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV)
ケーブルの最大直径	4 ... 5.4 mm
保護仕様	IP65 IP67 IEC 90529
周囲温度	-5 ... 60 °C
保管温度	-20 ... 70 °C
相対湿度	0 - 90 % 非凝縮
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	強化PA
Material screws	鋼
Material seals	NBR