


ソフトスタートバルブ MS12-DE

部品番号: 535034

FESTO

マニホールド組付用、Gネジ付

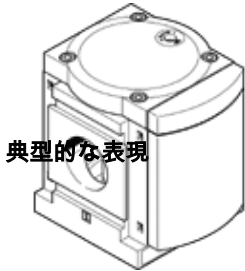

典型的な表現

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

| 特長 | 値 |
|--|---|
| 排気機能 | 調整可 |
| 操作方法 | 電気 |
| 取付方向 | 任意 |
| 手動操作 | ロック式 押側 |
| 構造 | ピストンシート |
| リターン方式 | メカスプリング |
| 制御方法 | パイロット式 |
| パイロット方式 | 内部パイロット |
| 流れ方向 | 逆流れ不可 |
| バルブ機能 | 2/2 |
| 切換位置表示 | アクセサリ |
| 使用圧力 | 3 ... 16 bar |
| 標準流量 | 25,000 ... 42,000 l/min |
| 定格 | 100 % |
| CEマーク | EU低電圧ガイドライン準拠 |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK instructions for electrical equipment |
| 作動流体 | ISO8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮エア |
| 耐酸性クラス: CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 流体温度 | -10 ... 50 °C |
| 保護仕様 | IP65 |
| 周囲温度 | -10 ... 50 °C |
| 質量 | 3,800 g |
| 信号状態表示 | アクセサリ |
| 取付方法 | ライン設備 アクセサリ オプション |
| Material seals | NBR |
| Material housing | アルミダイカスト |