
 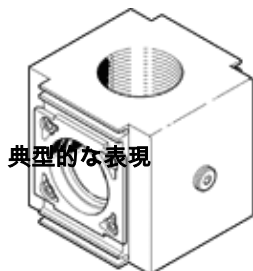


分配モジュール MS12-FRM

部品番号: 535035

FESTO

マニホールド組付用、Gネジ付



典型的な表現

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
取付方向	任意
構造	分配モジュール
使用圧力	0 ... 20 bar
1->2の標準流量	25,000 ... 42,000 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [:-:-]準拠の圧縮エア
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
保管温度	-10 ... 60 °C
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
エア接続ポート 4	G1
Material housing	アルミダイカスト