


ルブリケータ

MS4N-LOE-1/4-U-Z

部品番号: 535800

FESTO

金属製ポウルガード、エアの流れ方向：右→左

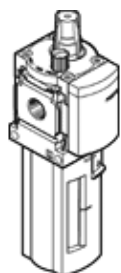

データシート

特長	値
サイズ	4
シリーズ	MS
取付方向	垂直±5°
構造	比例式ルブリケータ
許容油量	36 cm ³
ポウルガード	メタルポウルとして内蔵
1時側圧力	1 ... 12 bar
ルブリケータの最低流量	40 l/min
標準流量	2,200 l/min
作動流体	圧縮エア
耐酸性クラス：CRC	2
保管温度	-10 ... 60 °C
流体温度	-10 ... 60 °C
オイル、viscosity	ISO VG 32
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	354 g
取付方法	アクセサリ オプション ライン設備
エア接続ポート 1	NPT1/4-18
エア接続ポート 2	NPT1/4-18
材質 ハウジング	アルミダイカスト
材質 ポウル	アルミダイカスト 鍛造アルミ合金
材質 モニタ用窓	PA