


バルブターミナル CPA14-ASI-VI

部品番号: 535848

FESTO

Type 12, バルブ幅14mm

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.

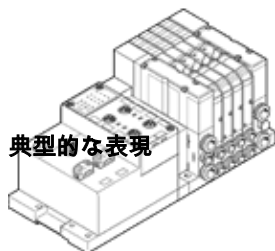

典型的な表現

データシート

~ConfIndependentDatasheet

| 特長 | 値 |
|-------------|--|
| バルブ機能 | 3方弁ノーマルクローズx1基、ノーマルオープンx1基 3方弁ノーマルクローズx2基 3方弁ノーマルオープンx2基 5方弁シングル 5方弁ダブル 3位置5方弁プレッシャセンタ 3位置5方弁エキゾーストセンタ 3位置5方弁クローズドセンタ |
| 標準流量 | 600 l/min |
| 使用圧力 | -0.9 ... 10 bar |
| 配線 | AS-Interface |
| バルブ位置 | 8 |
| 最大圧カゾーン数 | 4 |
| 周囲温度 | -5 ... 50 °C |
| 幅 | 14 mm |
| 保護仕様 | IP65 |
| スクリーンサイズ | 14 mm |
| 操作方法 | 電気 |
| バルブターミナルタイプ | 12 |
| 構造 | スプール弁 |
| パイロット方式 | 外部パイロット 内部パイロット |
| バルブターミナル構造 | モジュラ及び拡張可能 |
| 切換位置表示 | LED |
| パイロット圧力 | 3 ... 8 bar |
| 作動電圧 DC | 24 V |
| CEマーク | EU-EMVガイドライン準拠 |
| 耐酸性クラス: CRC | 2 |
| 流体温度 | -5 ... 50 °C |