


ソレノイドコイル MSFW-230-50/60-EX

部品番号: 536934

FESTO

ナットおよびスプリングワッシャ付

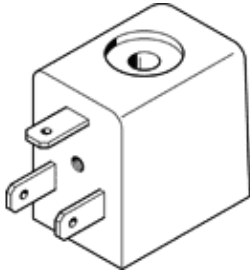

データシート

特長	値
取付方向	任意
最短ピックアップ時間	10 ms
定格	100 %
力率 cos {phi}	0.7
コイル特性	AC 230 V: 50/60 Hz、締付け力 9 VA、保持力 7 VA
周波数許容公差	+/- 5 %
許容電圧変動	+/- 10 %
CEマーク	EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠 EU低電圧ガイドライン準拠
EU外での防爆認証	EPL Dc (CN) EPL Gc (CN)
ATEXカテゴリ ガス	II 3G
ATEXカテゴリ 粉塵	II 3D
ガス防爆	Ex nA IIC T4 X Gc
粉塵防爆	Ex tc IIIC T130°C X Dc IP65
防爆発火等級	-5°C <= Ta <= +40°C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
保護仕様	IP65
周囲温度	-5 ... 40 °C
プラグの締付トルク	0.4 Nm
質量	55 g
配線方式	3ピン MSSD-F用プラグヘーン
取付方法	刻み付ナット
材質	RoHS対応
Material solenoid coil	Duroplast 銅 鋼
Material winding	銅