


サブベースセット MS12-AQU

部品番号: 537140

FESTO

MSシリーズ、NPTネジタイプ

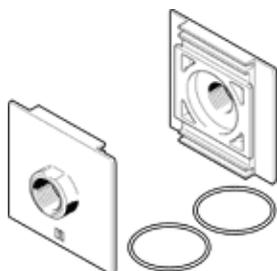

データシート

| 特長 | 値 |
|------------------------------|-------------------------------|
| サイズ | 12 |
| シリーズ | MS |
| 取付方向 | 任意 |
| 作動流体 | エア品質クラス5:7 : DIN ISO 8573-1準拠 |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| 保管温度 | -10 ... 60 °C |
| 流体温度 | -10 ... 60 °C |
| 質量 | 1,300 g |
| エア接続ポート 1 | 1 1/4 NPT |
| エア接続ポート 2 | 1 1/4 NPT |
| 材質 | RoHS対応 |
| Material of connecting plate | アルミダイカスト |
| Material seals | NBR |