


# ファインフィルタ MS4-LFM-1/4-BUV-DA

部品番号: 537210

FESTO

フィルタエレメント1 $\mu$ m、メタルガード、オートドレン、差圧インジケータ付、流れ方向左->右

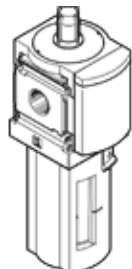

## データシート

特長	値
サイズ	4
シリーズ	MS
取付方向	垂直 $\pm 5^\circ$
フィルタエレメントのサイズ	1 $\mu$ m
ろ過度	99.99 %
ドレン	全自動
構造	繊維フィルタ
最高ドレン貯留量	25 ml
ボウルガード	メタルボウルとして内蔵
差圧計	オプトインディケータ
使用圧力	2 ... 12 bar
エア質による最大標準流量	360 l/min
エア質による最少標準流量	54 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [6:8:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
耐酸性クラス : CRC	2
保管温度	-10 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	ISO8573-1:2010 [2:7:3]準拠の圧縮エア
流体温度	5 ... 60 °C
残存量	0.5 mg/m <sup>3</sup>
周囲温度	5 ... 60 °C
質量	350 g
取付方法	オプション ライン設備 アクセサリ
エア接続ポート 1	G1/4
エア接続ポート 2	G1/4
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
材質 シール	NBR
材質 フィルタ	ホウケイ酸ファイバー
材質 ハウジング	アルミダイカスト
材質 ボウル	アルミダイカスト 鍛造アルミ合金
材質 モニタ用窓	PA