 



# ファインフィルタ MS4-LFM-1/8-BUV-DA-Z

部品番号: 537211

FESTO

フィルタエレメント1 $\mu$ m、メタルガード、オートドレン、差圧インジケータ付、流れ方向右->左

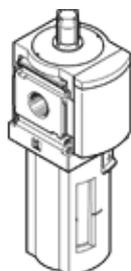

## データシート

特長	値
サイズ	4
シリーズ	MS
取付方向	垂直 $\pm 5^\circ$
フィルタエレメントのサイズ	1 $\mu$ m
ろ過度	99.99 %
ドレン	全自動
構造	繊維フィルタ
最高ドレン貯留量	25 ml
ボウルガード	メタルボウルとして内蔵
差圧計	オプトインディケータ
1時側圧力	2 ... 12 bar
標準流量	180 l/min
作動流体	ろ過圧縮空気、無給油、フィルタメッシュ5 $\mu$ m
耐酸性クラス: CRC	2
保管温度	-10 ... 60 °C
出力エアの純度クラス	2.7.3 DIN ISO 8573-1準拠
流体温度	5 ... 60 °C
残存量	0.5 mg/m <sup>3</sup>
周囲温度	5 ... 60 °C
質量	350 g
取付方法	アクセサリ オプション ライン設備
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	G1/8
材質	銅、PTFEフリー
材質 シール	NBR
材質 フィルタ	ホウケイ酸ファイバー
材質ハウジング	アルミダイカスト
材質ボウル	アルミダイカスト 鍛造アルミ合金
材質モニタ用窓	PA