


# グリッパジョー

## BUB-HGPL-40

部品番号: 537318

FESTO

ロングストロークグリッパHGPL、HGPLEに適用

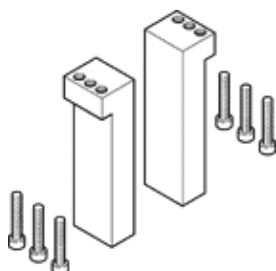

## データシート

特長	値
サイズ	40
取付方向	任意
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	5 ... 60 °C
グリッパジョー毎の製品質量	720 g
取付方法	通し穴及びセンタリングスリーブ
材質	RoHS対応
Material unmachined part	鍛造アルミ合金