 



# スライドテーブル SLTE-16-100-LS-G04

部品番号: 537463  
廃番予定品

FESTO

ボールネジ駆動アクチュエータ  
製造中止予定品 (2019年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

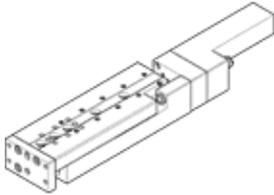

## データシート

特長	値
実行ストローク	100 mm
サイズ	16
戻り方向バックラッシュ	< 100 µm
取付方向	任意
構造	電動アクチュエータ 台形ねじ
モータタイプ	DCサーボモータ
参照	押側ストッパ 引側ストッパ 反射式スイッチ
ボールネジタイプ	台形ねじ
最低使用速度	2 mm/s
繰返し精度	±100,000 µm
作動電圧 DC	24 V
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
音圧レベル	< 55 dB(A)
保護仕様	IP40
周囲温度	0 ... 40 °C
認証	RCM Mark
最大トルク: Mx	9.1 Nm
最大トルク: My	9.1 Nm
最大トルク: Mz	3.2 Nm
移動負荷	519 g
質量	1,714 g
エンコーダインタフェース出力、特性	1000 ppr
取付方法	オプション 雌ネジとセンタリングスリーブ 取付穴 雌ネジ
Material of moment compensator	鍛造アルミ合金 陽極化処理
材質	PWIS質を含む
Material of guide	熱処理鋼
Material housing	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material piston rod	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material motor housing	鍛造アルミ合金 陽極化処理
Material slide	鍛造アルミ合金 陽極化処理