


# マニホールドクリップ VABM-B6-E-G12-4-M1

部品番号: 537618

FESTO

VUVBシリーズ用、Dサブコネクタ付

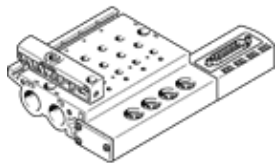

## データシート

特長	値
スクリーンサイズ	21 mm
バルブ位置	4
耐酸性クラス: CRC	2
最大締め付けトルク DINレール取付	1.5 Nm
バルブ取付時の最高締付トルク	2 Nm
最大締め付けトルク 壁取付	5 Nm
質量	690 g
外部パイロット接続ポート12/14	G1/8
エア接続ポート 1	G1/2
エア接続ポート 3	G1/2
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
材質: マニホールド	鍛造アルミ合金