

 

レギュレータ

LR-1/8-DB-7-O-MINI

部品番号: 537642

FESTO

直動式レギュレータ、最高2次圧0.7MPa、圧力計なし

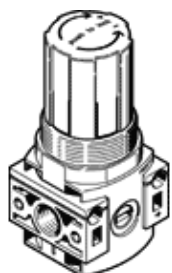

データシート

特長	値
サイズ	MINI
幅	44 mm
シリーズ	DB
ロック機構	ロック機能付調整ノブ
取付方向	任意
構造	レギュレータ (圧力計なし)
制御機能	2次側排気による 反流れ方向
圧力計	Prepared for G1/8
使用圧力	1.5 ... 10 bar
制御圧力範囲	0.5 ... 7 bar
最大ヒステリシス	0.5 bar
標準流量	>= 800 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [-:-:-] 準拠の圧縮エア
耐酸性クラス: CRC	1
流体温度	-5 ... 50 °C
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	150 g
取付方法	オプション フロントパネル取付形 ライン設備 取付穴 取付ブラケット
圧力計ポート	G1/8
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	G1/8
材質	RoHS対応
材質 シール	NBR
材質: 回転ノブ	POM
材質 ハウジング	強化PA