 



# サービスユニット FRC-1/4-DB-7-MINI-H

部品番号: 537656  
廃番予定品

FESTO

フィルタ・レギュレータ(直動)・ルブリケータのコンビネーション、最高2次圧0.7MPa、フィルタエレメント40μm、圧力計付  
製造中止予定品(2027年まで)です。代替品についてはホームページでご確認ください。

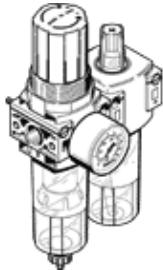

## データシート

特長	値
サイズ	MINI
幅	88 mm
シリーズ	DB
ロック機構	ロック機能付調整ノブ
取付方向	垂直±5°
ドレン	セミオートマチック
構造	3点セット
フィルタエレメントのサイズ	40 μm
制御機能	2次側排気による 反流れ方向
圧力計	圧力計付
Operating pressure MPa	0.15 ... 1 MPa
使用圧力	1.5 ... 10 bar
制御圧力範囲	0.5 ... 7 bar
最大ヒステリシス	0.5 bar
標準流量	>= 650 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [-:-:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス
推奨潤滑油	Festo純正オイル(1 l) 製品番号: 152 811 ( OFSW-32 ) ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 粘度範囲: 32mm <sup>2</sup> /s ( 40度時 ) ISO3448、VG32
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
出カエアの純度クラス	エア調質クラス ISO 8573-1:2010 [7:8:-] 不活性ガス
流体温度	-5 ... 50 °C
オイル、viscosity	ISO VG 32
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	300 g
取付方法	ライン設備 取付穴 取付ブラケット オプション
圧力計ポート	G1/8
エア接続ポート 1	G1/4

特長	値
工ア接続ポート 2	G1/4
Material seals	NBR
Material rotary knob	POM
Material filter	PE
Material housing	強化PA
Material bowl	PC