 



# サービスユニット FRC-1/8-DB-7-5M-MINI

部品番号: 537659

FESTO

フィルタ・レギュレータ(直動)・ルブリケータのコンビネーション、最高2次圧0.7MPa、フィルタエレメント5μm、圧力計付

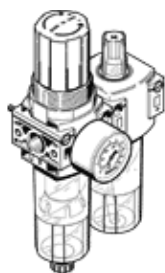

## データシート

特長	値
サイズ	MINI
幅	88 mm
シリーズ	DB
ロック機構	ロック機能付調整ノブ
取付方向	垂直±5°
ドレン	手動回転
構造	3点セット
フィルタエレメントのサイズ	5 μm
制御機能	2次側排気による 反流れ方向
圧力計	圧力計付
使用圧力	1.5 ... 10 bar
制御圧力範囲	0.5 ... 7 bar
最大ヒステリシス	0.5 bar
標準流量	>= 400 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [:-:-]準拠の圧縮エア 不活性ガス
推奨潤滑油	Festo純正オイル ( 1 l ) 製品番号 : 152 811 ( OFSW-32 ) ARAL Vitam GF 32 BP Energol HLP 32 ESSO Nuto H 32 MOBIL DTE 24 SHELL Tellus Oil DO 32 粘度範囲 : 32mm <sup>2</sup> /s ( 40度時 ) ISO3448、VG32
耐酸性クラス : CRC	1
出力エアの純度クラス	エア調質クラス ISO 8573-1:2010 [6:-:-] 不活性ガス
流体温度	-5 ... 50 °C
オイル、viscosity	ISO VG 32
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	300 g
取付方法	オプション ライン設備 取付穴 取付ブラケット
圧力計ポート	G1/8
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	G1/8
材質 シール	NBR
材質 : 回転ノブ	POM
材質 フィルタ	PE
材質ハウジング	強化PA
材質 ボウル	PC