


# バルブターミナル VTUB

部品番号: 537662

FESTO

VTUBバルブターミナル

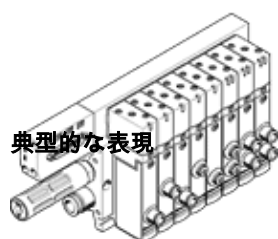

## データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
バルブ機能	3方弁ノーマルクローズ 3方弁ノーマルオープン 4方弁ダブル 4方弁シングル
バルブサイズ	20 mm
最大流量	20mm時 1000 l/min
標準流量	200 ... 1,000 l/min
使用圧力	-0.9 ... 8 bar
配線	個別配線 Dサブプラグ
バルブ位置	16
周囲温度	-5 ... 50 °C
保護仕様	IP65
オリフィス径	7 mm
排気機能	絞り調整不可
操作方法	電気
シール	ソフトシール
バルブターミナルタイプ	24
構造	スプール弁
制御方法	パイロット式
パイロット方式	外部パイロット 内部パイロット
流れ方向	逆流不可
バルブターミナル構造	固定グリッド
信号状態表示	LED
パイロット圧力	2 ... 8 bar
真空使用	あり
許容電圧変動	+/- 10 %
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 EU低電圧ガイドライン準拠
耐酸性クラス : CRC	1
流体温度	-5 ... 50 °C
パイロット排気ポート82	排気なし
パイロット排気ポート84	排気なし
材質	RoHS対応
材質 シール	FPM HNBR NBR