 



フィールドバスアダプタ FBA-PB-SUB-9-3XM12

部品番号: 537934
廃番予定品

FESTO

PROFIBUS接続用

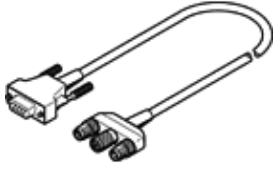

データシート

特長	値
プロトコル	PROFIBUS
電気接続ポート1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続ポート1, デザイン	角形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグ
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート1, 接続方式	Sub-D
電気接続ポート1, 芯/線数	9
電気接続ポート1, 占有芯/線数	7
電気接続ポート1, 取付方法	4-40 UNCねじ2本
電気接続ポート2, 機能	コントローラ側 入力側バス接続(A), 出力側バス接続(B), バス電源(C)
電気接続ポート2, デザイン	rund (A), (B), (C)
電気接続ポート2, 接続タイプ	プラグコネクタ(A), ソケット(B), プラグコネクタ(C)
電気接続ポート2, ケーブル取り出し	ストレート(A), (B), (C)
電気接続ポート2, 接続方式	M12x1 B(A),(B),M12x1 A(C)
作動電圧 DC	24 V
ケーブル長さ	0.11 m
ケーブル径	6 mm
ケーブルの構造	7x0,14 シールド
導管定格断面	0.14 mm ²
保護仕様	IP67
保護等級について	組付状態による
周囲温度	-5 ... 50 °C
材質	PWIS質を含む
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
Material cable sheath	TPE-U(PUR)