


接続プレート VMPA2-IC-AP-S-1

部品番号: 537982

FESTO

MPA2シリーズ単体仕様 (外部パイロット) 用

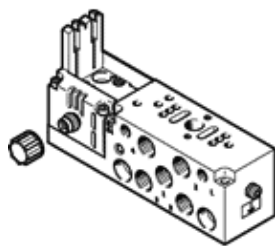

データシート

特長	値
幅	30.5 mm
長さ	107.3 mm
スクリーンサイズ	21 mm
Operating pressure MPa	-0.09 ... 1 MPa
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
Pilot pressure MPa	0.3 ... 0.8 MPa
パイロット圧力	3 ... 8 bar
認証	c UL us - Recognized (OL)
KC mark	KC-EMV
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC To UK RoHS instructions
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-5 ... 50 °C
質量	233 g
配線方式	M8 プラグ
サブベースの取付方法	取付穴
外部パイロット接続ポート12/14	M5
パイロット排気ポート82/84	M5
エア接続ポート 1	G1/8
エア接続ポート 2	G1/8
エア接続ポート 3	G1/8
エア接続ポート 4	G1/8
エア接続ポート 5	G1/8
材質	RoHS対応
Material of connecting plate	アルミダイカスト