


電子モジュール

VMPA2-MPM-EMM-2

部品番号: 537985

FESTO

MPA-Sバルブターミナル (マルチピン仕様) 用、2コイル

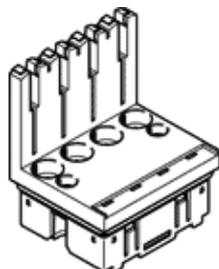

データシート

特長	値
バルブ位置	2
最大バルブコイル数	2
コイルごとの始動電流	100 mA 最大 30 ms
省エネ回路用の標準電流	30ms時20mA
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低 (インストール時)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
質量	20 g
Material housing	POM
材質	RoHS対応