


電子モジュール

VMPA1-MPM-EMM-8

部品番号: 537988

FESTO

MPA-Sバルブターミナル (マルチピン仕様) 用、8コイル

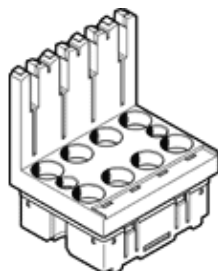

データシート

特長	値
バルブ位置	4
最大バルブコイル数	8
コイルごとの始動電流	80mA 最大25m s
省エネ回路用の標準電流	25ms時25mA
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低 (インストール時)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
質量	20 g
Material housing	POM
材質	RoHS対応