



精密レギュレータ

MS6-LRP-3/8-D2-A8-Z

部品番号: 538013

FESTO

 パイロット式レギュレータ：使用圧力範囲0.7MPa以下、出力ポート前

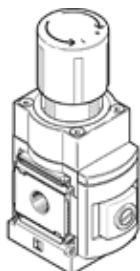

データシート

特長	値
サイズ	6
シリーズ	MS
ロック機構	ロック機能付調整ノブ
取付方向	任意
構造	パイロット式ダイヤフラム精密レギュレータ
制御機能	2次側圧力の安定 2次側排気による
圧力計	G1/4"
使用圧力	1 ... 14 bar
制御圧力範囲	0.05 ... 0.7 bar
最大ヒステリシス	0.02 bar
2次側の流量	>= 220 l/min
標準流量	>= 1,100 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア 不活性ガス
作動/パイロット流体に注意	給油運転不可
耐酸性クラス：CRC	2
保管温度	-10 ... 60 °C
流体温度	-10 ... 60 °C
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	1,000 g
取付方法	オプション フロントパネル取付形 ライン設備 アクセサリ
エア接続ポート 1	G3/8
エア接続ポート 2	G3/8
エア接続ポート 3	G1/4
材質	銅、PTFEフリー RoHS対応
材質 シール	NBR
材質 ハウジング	アルミニウム