


# ソレノイドコイル MSFW-230AC-KX-M-EX

部品番号: 538216

FESTO

nach EU-Ex-Schutz-RL (ATEX), Kategorie 2. Mit Rändelmutter und Federscheibe, Kabel eingegossen.

ケーブルの長さは1~99mまで可能。

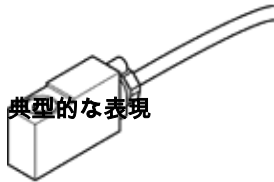

典型的な表現

## データシート

特長	値
取付方向	任意
切換位置表示	なし
最短ピックアップ時間	10 ms
定格	100%
コイル特性	230 V AC: 50/60 Hz, パワー 4.2 VA
周波数許容公差	+/- 5 %
許容電圧変動	+/- 10 %
ATEXカテゴリ ガス	II 2G
ガス防爆	Ex mb II T5
ATEXカテゴリ 粉塵	II 2D
粉塵防爆	Ex tD A21 IP65 T95°C
EU外での防爆認証	EPL Db (CN) EPL Db (RU) EPL Dc (CN) EPL Dc (RU) EPL Gb (CN) EPL Gb (RU) EPL Gc (CN) EPL Gc (RU)
防爆発火等級	-20°C ≤ Ta ≤ +40°C
認証発行部	PTB 03 ATEX 2098 X
CEマーク	EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠 EU低電圧ガイドライン準拠
保護仕様	IP65
周囲温度	-20 ... 40 °C
質量	170 g
配線方式	ケーブル
ケーブル長さ	< 85 m
導管定格断面	0.75 mm <sup>2</sup>
取付方法	刻み付ナット
材質	RoHS対応
ソレノイドコイルの材質	アルミニウム エポキシ樹脂 銅 鋼
材質 (コイル)	銅