


接続ケーブル NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE15

製品番号: 538222

FESTO

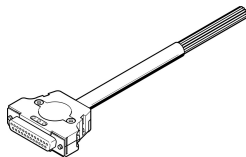

データシート

| 特徴 | 値 |
|---------------------|---------------------------|
| 取付方法 | 4-40 UNC-2B |
| 製品質量 | 370 g |
| 電気接続 1 | ソケット Sub-D, 25ピン |
| 電気接続 2 | オープンエンド, 15芯 |
| 定格動作電圧 DC | 24 V |
| ケーブル長 | 2.5 m |
| ケーブル特性 | 標準 |
| 最小ケーブル曲げ半径 | 90 mm |
| ケーブル径 | 9 mm |
| ケーブル構造 | 15x0.34mm ² |
| 保護等級 | IP65 IP67 組み立てられた状態 |
| 可動ケーブル配線の場合の環境温度 | -5 -C...50 -C |
| CEマーク(適合性宣言を参照) | EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠 |
| UKCA マーク (適合性宣言を参照) | UK RoHS指令に準拠 |
| LABS 認証 | VDMA24364-B2-L |
| マテリアルに関する注意事項 | RoHS準拠 |
| 耐食性クラス KBK | 2 - 適度な耐食性 |
| 材質: ケーブル被服 | PVC |
| 材質:ハウジング | PBT |
| 材質: ユニオンナット | PA |
| 材質: シール | TPE-O |