


# 接続ケーブル NEBV-S1G25-K-5-N-LE15

部品番号: 538223

FESTO

VTUBに接続するマルチピンプラグ用、15ピンDサブソケット付

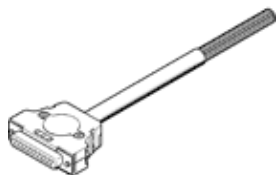

## データシート

特長	値
取付方法	4-40 UNC-2B
質量	670 g
配線方式1	Dサブソケット、25ピン
配線方式2	終端オープン、15芯
作動電圧 DC	24 V
ケーブル長さ	5 m
配線特長	標準
最小ケーブル曲半径	90 mm
ケーブル径	9 mm
ケーブルの構造	15x0,34
保護仕様	IP65 IP67 組付状態による
ケーブル可動時の周囲温度	-5 ... 50 °C
CEマーク	in accordance with EU RoHS directive
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
材質	RoHS対応
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
Material cable sheath	PVC
Material housing	PBT
Material of union nut	PA
Material seals	TPE-O