


# 接続ケーブル NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE25

製品番号: 538225

FESTO

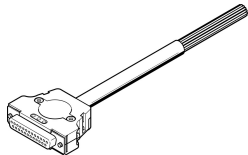

## データシート

特徴	値
取付方法	4-40 UNC-2B
製品質量	490 g
電気接続 1	ソケット Sub-D, 25ピン
電気接続 2	オープンエンド, 25芯
定格動作電圧 DC	24 V
ケーブル長	2.5 m
ケーブル特性	標準
最小ケーブル曲げ半径	105 mm
ケーブル径	10.5 mm
ケーブル構造	20x0.25mm <sup>2</sup> 5x0.34mm <sup>2</sup>
保護等級	IP65 IP67 組み立てられた状態
可動ケーブル配線の場合の環境温度	-5 -C...50 -C
CEマーク(適合性宣言を参照)	EU RoHS (特定有害物質使用制限) 指令準拠
UKCA マーク (適合性宣言を参照)	UK RoHS指令に準拠
LABS 認証	VDMA24364-B2-L
マテリアルに関する注意事項	RoHS準拠
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
材質: ケーブル被服	PVC
材質:ハウジング	PBT
材質: ユニオンナット	PA
材質: シール	TPE-O