


バルブターミナル CPA-SC-FB-VI

部品番号: 538509
廃番予定品

FESTO

フィールドバスコネクタ付
製造中止予定品 (2014年まで) です。代替品についてはホームページでご確認ください。

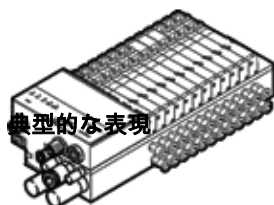

典型的な表現

データシート

全体のデータシート - 個別の各値は製品選定により異なります。

特長	値
バルブ機能	2方弁ノーマルオープンx2基 3方弁ノーマルクローズx2基 3方弁ノーマルオープンx2基 3方弁ノーマルクローズ 5方弁ダブル 5方弁シングル 3位置5方弁プレッシャセンタ 3位置5方弁エキゾーストセンタ 3位置5方弁クローズドセンタ
バルブサイズ	10 mm
最大流量	180 l/min bei 10 mm
使用圧力	-0.9 ... 10 bar
配線	フィールドバス
バルブ位置	24
最大圧カゾーン数	2
電気式I/Oシステム	あり
周囲温度	-5 ... 50 °C
幅	10 mm
保護仕様	IP40
認証	c UL us - Recognized (OL)
オリフィス径	2.5 mm
排気機能	絞り調整不可
操作方法	電気
バルブターミナルタイプ	82
構造	スプール弁
パイロット方式	外部パイロット 内部パイロット
バルブターミナル構造	固定グリッド
切換位置表示	LED
パイロット圧力	3 ... 8 bar
真空使用	あり
作動電圧 DC	24 V
許容電圧変動	+/- 10 %
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 (継続運転に必要)
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
耐酸性クラス : CRC	1
流体温度	-5 ... 50 °C
パイロット流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア