 



フローセンサ SFE3-F500-L-W18-2PB-K1

部品番号: 538523

FESTO

ディスプレイ付

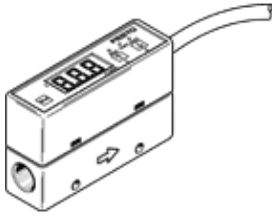

データシート

特長	値
認証	C-Tick
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
材質	PWIS質を含む
流量範囲初期値	5 l/min
流量範囲最終値	50 l/min
使用圧力	-0.7 ... 7 bar
作動流体	ISO8573-1:2010 [1:4:2]準拠の圧縮エア 窒素
流体温度	0 ... 50 °C
周囲温度	0 ... 50 °C
精度 : FS	5 %FS
出力スイッチ	2xPNP
切換機能	ウィンドウコンパレータ スレッシュホールド補正
スイッチング機能	ノーマルクローズ接点 ノーマルオープン接点
スイッチングポイントFSの再現性	3 %
応答時間 (ON)	50 ms
アナログ出力	1 - 5 V
負荷抵抗	> 50 kOhm
表示範囲	5 ... 50 l/min
使用電圧範囲 (DC)	12 ... 24 V
配線方式	ケーブル
ケーブル長さ	1 m
材質 ケーブル皮膜	PVC
取付方法	取付穴
取付方向	垂直 水平
接続ポート径	雌ネジG1/8
質量	90 g
材質ハウジング	アルミニウム PA
表示タイプ	3 1/2桁の英数字
保護仕様	IP40
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし