

 

# フローセンサ

## SFEV-R0005-L-2PD-K1

部品番号: 538550

FESTO

SFET-F及びフロースイッチSFET-R用セパレートディスプレイ

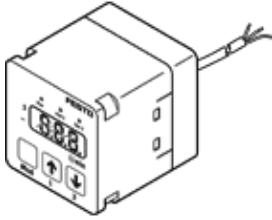

## データシート

特長	値
認証	RCM Mark
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠
材質	PWIS質を含む
周囲温度	0 ... 50 °C
出力スイッチ	2xPNP
切換機能	ウィンドウコンパレータ スレッシュホールド補正
スイッチング機能	ノーマルクローズ接点 ノーマルオープン接点
アナログ出力	1 - 5 V
負荷抵抗	50 kOhm
表示範囲	-0.05 ... 0.05 l/min
使用電圧範囲 ( DC)	12 ... 24 V
配線方式	ケーブル
ケーブル長さ	1 m
材質 ケーブル皮膜	PVC
取付方法	取付ブラケット
質量	70 g
材質ハウジング	PA
表示タイプ	3 1/2桁の英数字
保護仕様	IP40
耐酸性クラス: CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし