


# 負荷取付金具 FKC-25

部品番号: 538715

FESTO

DGC-G用

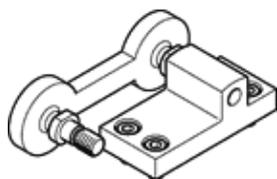

## データシート

特長	値
サイズ	25
ラジアル公差 +/-	2.5 mm
耐酸性クラス: CRC	1 - 腐食ストレス低
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
周囲温度	-10 ... 60 °C
カ方向の短時間許容負荷 ±	3,000 N
カ方向の長時間許容負荷 ±	1,400 N
質量	119 g
材質	RoHS対応
Material joint	強化PA
Material on ball stud	ステンレス
Material plate	鍛造アルミ合金