


# 近接スイッチ SME-8-ZS-230V-K2,5Q-OE

部品番号: 538816

FESTO

有接点、2線式、タイプ8のセンサ溝付きアクチュエータ用、ケーブル式

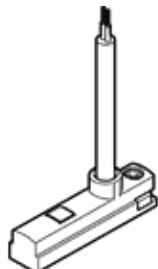

## データシート

特長	値
デザイン	T溝用
CEマーク	EU-EMVガイドライン準拠 EU低電圧ガイドライン準拠
材質	銅、PTFEフリー
測定原理	リードマグネット
周囲温度	-20 ... 60 °C
出力スイッチ	両極性接点
スイッチング機能	ノーマルオープン接点
設定値の再現性	+/- 0,1 mm
応答時間 ( ON )	<= 2 ms
応答時間	<= 0.1 ms
スイッチング周波数	50 Hz
最大出力電流	120 mA
接点容量 AC	10 VA
接点容量 DC	10 W
電圧降下	<= 4 V
残存電流	0 mA
短絡保護	なし
過負荷度	供給不可
使用電圧範囲 ( AC )	5 ... 250 V
使用電圧範囲 ( DC )	5 ... 250 V
誤極性保護	なし
配線方式	2芯式 ケーブル
出力ポートコネクタ	横
ケーブル長さ	2.5 m
材質 ケーブル皮膜	TPE-U(PU)
取付方法	T溝に固定 インサートタイプ
締付トルク	0.5 Nm
質量	30 g
材質ハウジング	エポキシ樹脂 PC PET ステンレス
切換状態表示	黄色LED
移動式ケーブルの場合周囲温度	-5 ... 60 °C
保護仕様	IP65 IP67
絶縁電圧	250 V
サージの強さ	4 kV