 



電源ケーブル KPWR-MC-1-SUB-15HC-2,5

部品番号: 538914
廃番予定品

FESTO

サプライエアをつないで下さい
製造中止予定品 (2020年まで) です。代替品についてはホーム
ページでご確認ください。

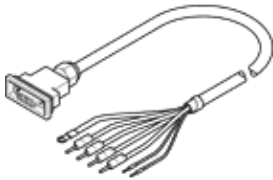

データシート

特長	値
ケーブル識別	ラベルホルダなし
電気接続ポート1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続ポート1, デザイン	角形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグソケット
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート1, 接続方式	Sub-D Mixed
電気接続ポート1, 芯/線数	7
電気接続ポート1, 占有芯/線数	6
電気接続ポート2, 機能	コントローラ側
電気接続ポート2, 接続タイプ	ケーブル
電気接続ポート2, 接続方式	オープンエンド
電気接続ポート2, 芯/線数	6
電気接続ポート2, 占有芯/線数	6
使用電圧範囲 (DC)	0 ... 24 V
ケーブル長さ	2.5 m
配線特長	移動チェーン適用可能
曲げ半径, ケーブル設置固定	>= 50 mm
曲げ半径, ケーブル設置フレキシブル	>= 100 mm
ケーブル径	10 mm
ケーブルの構造	2x2,5+2x(2x0,34) シールド
導管定格断面	0.34 mm ² 2.5 mm ²
ケーブルキャップ	ピンターミナル
保護仕様	IP54
保護等級について	組付状態による
周囲温度	0 ... 40 °C
ケーブル可動時の周囲温度	-25 ... 60 °C
材質	PWIS質を含む
耐酸性クラス: CRC	0 - 腐食ストレスなし
Material cable sheath	TPE-U(PUR)
Material insulation	TPE-E