 



# モータケーブル KMTR-DC-SUB-15-M12-5

部品番号: 538918  
廃番予定品

FESTO

電動スライドテーブルSLTEや電動グリッパをSFC-DCへ接続  
製造中止予定品 (2020年まで) です。代替品についてはホーム  
ページでご確認ください。

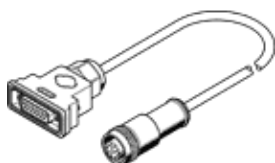

## データシート

| 特長                    | 値                               |
|-----------------------|---------------------------------|
| ケーブル識別                | アクセサリ                           |
| 電気接続ポート1, 機能          | フィールドデバイス側                      |
| 電気接続ポート1, デザイン        | 丸形                              |
| 電気接続ポート1, 接続タイプ       | プラグソケット                         |
| 電気接続ポート1, ケーブル取り出し    | ストレート                           |
| 電気接続ポート1, 接続方式        | M12x1 A-coded to EN 61076-2-101 |
| 電気接続ポート1, 芯/線数        | 12                              |
| 電気接続ポート1, 占有芯/線数      | 11                              |
| 電気接続ポート1, 取付方法        | ねじロック                           |
| 電気接続ポート2, 機能          | コントローラ側                         |
| 電気接続ポート2, デザイン        | 角形                              |
| 電気接続ポート2, 接続タイプ       | プラグ                             |
| 電気接続ポート2, ケーブル取り出し    | ストレート                           |
| 電気接続ポート2, 接続方式        | Sub-D                           |
| 電気接続ポート2, 芯/線数        | 15                              |
| 電気接続ポート2, 占有芯/線数      | 11                              |
| 電気接続ポート2, 取付方法        | 2x screw 4-40 UNC-2A            |
| 使用電圧範囲 ( DC )         | 0 ... 24 V                      |
| 40°C時の許容負荷電流          | 1 A                             |
| サージの強さ                | 0.5 kV                          |
| ケーブル長さ                | 5 m                             |
| 配線特長                  | 移動チェーン適用可能                      |
| 曲げ半径, ケーブル設置固定        | >= 50 mm                        |
| 曲げ半径, ケーブル設置フレキシブル    | >= 80 mm                        |
| ケーブル径                 | 8 mm                            |
| ケーブルの構造               | 4x(2x0,14)D+3x0,14<br>シールド      |
| 導管定格断面                | 0.14 mm <sup>2</sup>            |
| 保護仕様                  | IP67                            |
| 保護等級について              | 組付状態による                         |
| ケーブル可動時の周囲温度          | -25 ... 70 °C                   |
| 材質                    | PWIS質を含む<br>RoHS対応              |
| 汚染度                   | 2                               |
| 耐酸性クラス: CRC           | 0 - 腐食ストレスなし                    |
| Material cable sheath | TPE-U(PUR)                      |
| 被膜の色                  | オレンジ                            |