 



# パイロット管 KES-MC-1-SUB-15-2,5

部品番号: 538919  
廃番予定品

FESTO

IOカップリング ( 様々なコントロールシステムに接続可能 ) 用  
製造中止予定品 ( 2020年まで ) です。代替品についてはホーム  
ページでご確認ください。

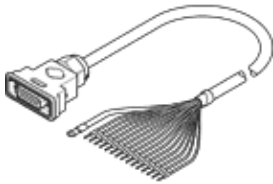

## データシート

特長	値
ケーブル識別	ラベルホルダなし
電気接続ポート1, 機能	フィールドデバイス側
電気接続ポート1, デザイン	角形
電気接続ポート1, 接続タイプ	プラグソケット
電気接続ポート1, ケーブル取り出し	ストレート
電気接続ポート1, 接続方式	Sub-D
電気接続ポート1, 芯/線数	15
電気接続ポート1, 占有芯/線数	15
電気接続ポート2, 機能	コントローラ側
電気接続ポート2, 接続タイプ	ケーブル
電気接続ポート2, 接続方式	オープンエンド
電気接続ポート2, 芯/線数	18
電気接続ポート2, 占有芯/線数	15
使用電圧範囲 ( DC )	0 ... 24 V
ケーブル長さ	2.5 m
配線特長	移動チェーン適用可能
曲げ半径, ケーブル設置固定	>= 40 mm
曲げ半径, ケーブル設置フレキシブル	>= 75 mm
ケーブル径	10 mm
ケーブルの構造	18x0,34 シールド
導管定格断面	0.34 mm <sup>2</sup>
ケーブルキャップ	ワイヤエンドフェール
保護仕様	IP54
保護等級について	組付状態による
周囲温度	0 ... 40 °C
材質	PWIS質を含む
耐酸性クラス : CRC	0 - 腐食ストレスなし