


フィルタサイレンサ LFU-1/4

製品番号: 539132

FESTO

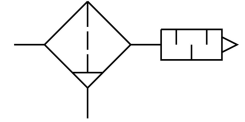

データシート

特徴	値
サイズ	G1/4
取付位置	垂直 ±5°
ろ過度	1 µm
ドレン	マニュアル 回転式
使用圧力	0 MPa...1.6 MPa 0 000032...232 000032
作動電圧	0 bar...16 bar
大気開放時の流量	4000 l/min
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]に準拠した圧縮空気
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)
ノイズ低減	40 dBの減少
耐食性クラス KBK	2 - 適度な耐食性
LABS 認証	VDMA24364-B1/B2-L
ノイズレベル	78 000007
周囲温度	-10 -C...60 -C
製品質量	190 g
空気圧接続	G1/4
材質 ハウジング	PP