 



# フィルタサイレンサ LFU-3/8

部品番号: 539133

FESTO

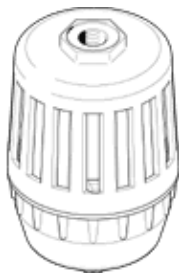

## データシート

特長	値
サイズ	G3/8
取付方向	垂直±5°
フィルタエレメントのサイズ	1 µm
ドレン	手動回転
Operating pressure MPa	0 ... 1.6 MPa
使用圧力	0 ... 16 bar
Operating pressure	0 ... 232 psi
大気開放時の流量	≥ 4,700 l/min
作動流体	ISO8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮エア
作動/パイロット流体に注意	給油運転可能 ( 継続運転に必要 )
ノイズ低減	40dB以下
耐酸性クラス : CRC	2 - 腐食ストレスほぼなし
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
音圧レベル	78 dB(A)
周囲温度	-10 ... 60 °C
質量	190 g
接続ポート径	G3/8
Material housing	PP