 



近接スイッチ SMT-8F-PS-24V-K0,3-M5D

部品番号: 539493

FESTO

近接スイッチ (無接点、PNP出力、M5プラグ式) はタイプ8の溝に上部よりクリップイン

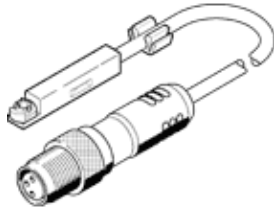

データシート

特長	値
使用電圧範囲 (DC)	10 ... 30 V
出力スイッチ	PNP/NPN
スイッチング機能	ノーマルオープン接点
最大出力電流	100 mA
ケーブル長さ	0.3 m
配線方式	ケーブル付プラグ M5x0,5
耐酸性クラス: CRC	2
規格	DIN EN 60947-5-2
デザイン	T溝用
取付方向	任意
短絡保護	あり
測定装置	位置
測定原理	磁気抵抗
誤極性保護	全ての電気配線に適用
切換状態表示	黄色LED
応答時間	7 ms < x <= 11 ms
応答時間 (ON)	0.5 ms
保護回路	内蔵
接点容量 DC	3 W
残存電流	0.1 mA
残存リップル	10 %
電圧降下	1.8 V
過負荷度	可能
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	EU-EMVガイドライン準拠 EU低電圧ガイドライン準拠
保護仕様	IP65 IP67
移動式ケーブルの場合周囲温度	-5 ... 60 °C
周囲温度	-20 ... 60 °C
認証	c UL us - Listed (OL) C-Tick
締付トルク	0.6 Nm
最小ケーブル曲半径	30 mm
質量	10 g
設定値の再現性	+/- 0,1 mm
出力ポートコネクタ	垂直
ケーブルのタイプ	LifY11Y
取付方法	T溝に固定
ハウジングカラー	黒
被膜の色	グレー
材質	銅、PTFEフリー
材質 ハウジング	PA
絶縁スリーブの材質	PVC
材質 ケーブル皮膜	PUR
Werkstoffinformation Steckkontakte	真鍮 金メッキ