

空気圧マルチプレート CPV14-VI-P4-1/8-D


部品番号: 539503

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

CPVバルブターミナル

Modern alternatives can be found by entering the first four characters of the type code in the search field.

FESTO

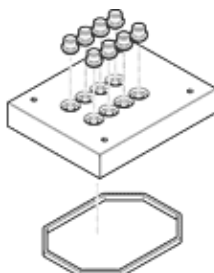

データシート

| 特長 | 値 |
|--|--|
| CEマーク | EU-Ex保護ガイドライン (ATEX) 準拠 |
| UKCA marking (see declaration of conformity) | To UK EX instructions To UK RoHS instructions |
| EU外での防爆認証 | EPL Db (GB) EPL Db (IEC-EX) EPL Dc (IEC-EX) EPL Gb (GB) EPL Gb (IEC-EX) EPL Gc (IEC-EX) |
| 認証発行部 | IECEX TUR 12.0002X TÜV 06 ATEX 7334 X TÜV 21 UKEX 7013 X |
| ATEXカテゴリ ガス | II 2G |
| ATEXカテゴリ 粉塵 | II 2D |
| ガス防爆 | Ex eb IIC Gb |
| 粉塵防爆 | Ex tb IIIC Db |
| 防爆発火等級 | -10°C ≤ Ta ≤ +60°C |
| 耐酸性クラス : CRC | 2 - 腐食ストレスほぼなし |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| 質量 | 550 g |
| 材質 | RoHS対応 ハロゲンを含まない Free of copper |
| Material seals | NBR |
| Material plate | 鍛造アルミ合金 |